


品番：EA985LB-132

品名：300x1500mm/ 50mm ロールコンベア(アルミ製)

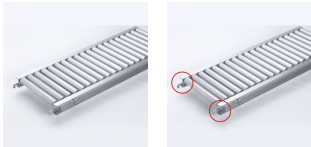

販売価格	64,300円(税抜) / 70,730円(税込)		
カタログ価格	64,300円(税抜) / 70,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 07:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1673ページ		



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

#### 仕様

メーカー	マキテック	型番	RA-3816-1500-300-50
ローラー幅	300mm	全長	1500mm
ローラー直径	38.1mm	材質	アルミ
用途	軽荷重搬送用	ピッチ	50mm
ローラー耐荷重	42kg/本	脚取付間隔:耐荷重	1000mm:250kg 1500mm:225kg 2000mm:160kg 3000mm:60kg
重量	10.6kg		
プレスベアリング・安価タイプ			
支持脚はEA985M-11～-23からお選び下さい。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

