


品番：EA985LB-133

品名：300x2000mm/ 50mm ロールコンベア(アルミ製)

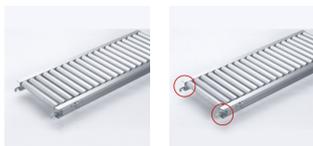

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 80,100円(税抜) / 88,110円(税込) | | |
| カタログ価格 | 80,100円(税抜) / 88,110円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/25 10:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1673ページ | | |



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

| | | | |
|----------------------------|--------|-----------|---|
| メーカー | マキテック | 型番 | RA-3816-2000-300-50 |
| ローラー幅 | 300mm | 全長 | 2000mm |
| ローラー直径 | 38.1mm | 材質 | アルミ |
| 用途 | 軽荷重搬送用 | ピッチ | 50mm |
| ローラー耐荷重 | 42kg/本 | 脚取付間隔:耐荷重 | 1000mm:250kg 1500mm:225kg 2000mm:160kg 3000mm:60kg |
| 重量 | 14.2kg | | |
| プレスベアリング・安価タイプ | | | |
| 支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

