



品番：EA985MB-333

品名：300x2000mm/ 50mm ロールコンベア(スチール製)

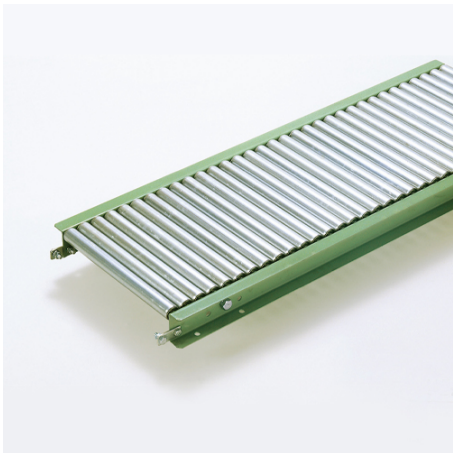

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 41,900円(税抜) / 46,090円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 41,900円(税抜) / 46,090円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/08/16 11:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1722ページ                      |      |   |

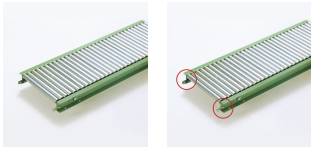

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

#### 仕様

|                            |        |           |   |
|----------------------------|--------|-----------|---|
| メーカー                       | マキテック  | 型番        | R-2812P-2000-300-50   |
| ローラー幅                      | 300mm  | 全長        | 2000mm  |
| ローラー直径                     | 28.6mm | 材質        | スチール  |
| 用途                         | 軽荷重搬送用 | ピッチ       | 50mm  |
| ローラー耐荷重                    | 42kg/本 | 脚取付間隔:耐荷重 | 1000mm:500kg<br>1500mm:300kg<br>2000mm:200kg<br>3000mm:90kg |
| 重量                         | 23.1kg |           |   |
| プレスベアリング・安価タイプ             |        |           |   |
| 支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 |        |           |   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

