


品番 : EA985MD-131

品名 : 300x1000mm/ 30mm ローラーコンベア-(スチール製)

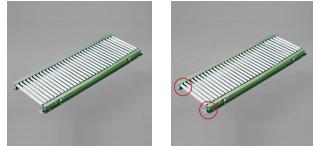

販売価格	46,400円(税抜)／51,040円(税込)		
カタログ価格	46,400円(税抜)／51,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 22:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1673ページ		



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

## 仕様

メーカー	マキテック	型番	R-2212P-1000-300-30
ローラー幅	300mm	ローラー耐荷重	14kg/本
全長	1000mm	ローラー直径	22.2mm
材質	スチール	用途	軽荷重搬送用
ピッチ	30mm	脚取付間隔:耐荷重	1000mm:500kg 1500mm:300kg 2000mm:200kg 3000mm:90kg
重量	12.9kg		
プレスベアリング・安価タイプ			
支持脚はEA985M-11～-23からお選び下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

