


品番 : EA985MD-142

品名 : 400x1500mm/ 30mm ローラーコンベア(スチール製)

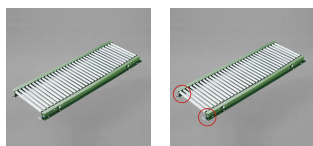

販売価格	72,400円(税抜) / 79,640円(税込)		
カタログ価格	72,400円(税抜) / 79,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/16 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1722ページ		



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

#### 仕様

メーカー	マキテック	型番	R-2212P-1500-400-30
ローラー幅	400mm	ローラー耐荷重	10kg/本
全長	1500mm	ローラー直径	22.2mm
材質	スチール	用途	軽荷重搬送用
ピッチ	30mm	脚取付間隔:耐荷重	1000mm:500kg 1500mm:300kg 2000mm:200kg 3000mm:90kg
重量	23.2kg		
プレスベアリング・安価タイプ			
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

