


品番：EA985R-10

品名：810x515x595mm/ 500kg メッシュハ°レット(キャスター付)

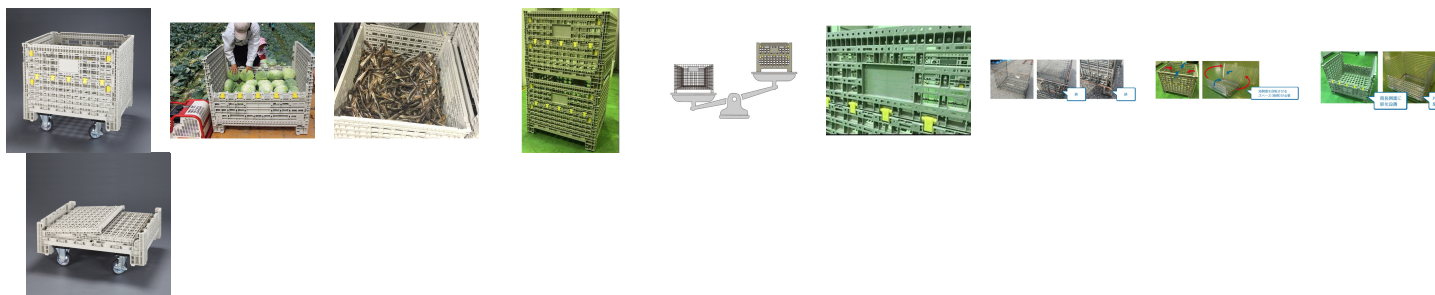

販売価格	78,200円(税抜) / 86,020円(税込)		
カタログ価格	78,200円(税抜) / 86,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/03 16:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1666ページ		



仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	806860
積載荷重	500g	コンテナサイズ	外寸:810×515×540(H)mm 内寸:760×465×400(H)mm 有効内寸:760×465×380mm
重量(kg)	25.2	容量	141.4L
材質	超特殊強化ポリプロピレン	車輪	自在×2、固定×2
車輪径	100mm(ゴム車)		

キャスター付

金属製を上回る強度と使いやすさ

折りたたみ式

★サイドゲート付、両面が半開・全開します。

タフライトG技術の採用により、圧縮荷重は金属製メッシュボックスと比較し、約2倍以上。

オール樹脂製にすることで金属製従来品と比較し、17.2%の軽量化(-8.3kg)を実現。

長側面(上板)に印刷面【133×230mm(タテ×ヨコ)】を配置。

オール樹脂製のため錆(サビ)の心配がなく、内容物への品質改善に寄与します。

折畳時は全ての側面を内側へ倒し、組付時は側面を起こす作業だけのため省スペースで実施可能。

長側面の扉は両長辺に設置しており、前後の方向性がありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.