


品番：EA985R-13

品名：1200x1020x950mm/1000kg メッシュパレット

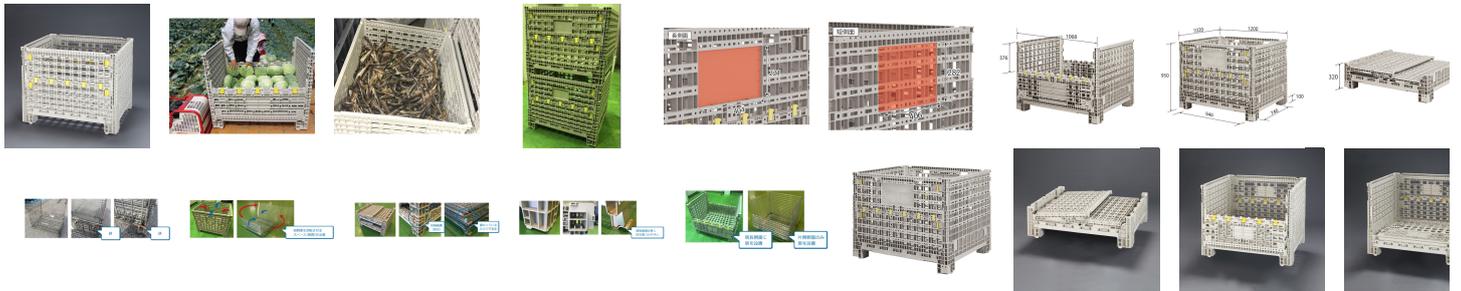

販売価格	85,600円(税抜) / 94,160円(税込)		
カタログ価格	85,600円(税抜) / 94,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/19 19:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	806660
商品名	TLコンパレッターF#880	積載荷重	1000kg
コンテナサイズ	外寸:1200×1020×950(H)mm 内寸:1150×960×800(H)mm 有効内寸:1150×960×780(H)mm	重量(kg)	51.9kg
容量	883.2L	圧縮荷重	228.0kN(23,253kgf)(2段圧縮)
折りたたみ時全高	320mm	材質	特殊超強化PP

折りたたみ式
両面が半開します。
タフライトG技術の採用により、圧縮荷重は金属製メッシュボックスと比較し、約2倍以上。
オール樹脂製にすることで金属製従来品と比較し、17.2%の軽量化(-8.3kg)を実現。
長側面(上板)に印刷面【133×230mm(タテ×ヨコ)】を配置。

オール樹脂製のため錆(サビ)の心配がなく、内容物への品質改善に寄与します。

折畳時は全ての側面を内側へ倒し、組付時は側面を起こす作業だけのため省スペースで実施可能。

折畳状態においても段積機構があり、安定した段積みが可能。

床との接触面が樹脂製になるため工場内の床傷付きを防止できます。

長側面の扉は両長辺に設置しており、前後の方向性はありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.