


品番 : EA986CV-125

品名 : 125mm キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)



販売価格	3,480円(税抜) / 3,828円(税込)		
カタログ価格	3,480円(税抜) / 3,828円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/23 01:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1701ページ		

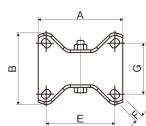

耐荷重
200kg

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	φ125×38
全高(mm)	165	耐荷重(kg)	200
プレートサイズ	105×80mm	取付ピッチ	76×60mm
穴径	9mm	重量(g)	820
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド		

ローラーベアリング

湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。

-40°Cから+90°Cまでの耐熱

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.