

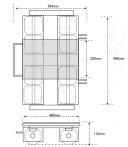


品番：EA986DB-57

品名：6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

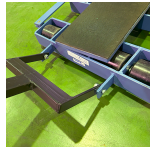

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 173,000円(税抜) / 190,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 173,000円(税抜) / 190,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/04/09 04:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1671ページ | | |

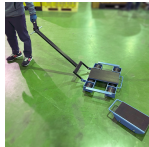

他のトランスポーターと組み合わせて大型の荷物や長物も運搬可能

仕様

| | | | |
|---------|-------------------------------|-------|-----------|
| 積載均等耐荷重 | 6t | 荷台サイズ | 400×220mm |
| 外径サイズ | 640×534×115(H)mm | ハンドル長 | 1090mm |
| ローラーサイズ | φ85×90mm | 重量 | 50kg |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) ローラー:ナイロン | | |

丈夫な溶接鋼構造

機械やその他の重量物を簡単かつ安全に運搬出来ます。

ハンドルにより手押し車のように簡単に引っ張ったり押ししたりすることができます。

大型のナイロンローラーは重い荷物を積載した場合でも、スムーズで静かな走行が可能です。

荷台は可動式で方向転換が簡単です。

荷台は滑り止め付で荷物が滑りません。

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

