

 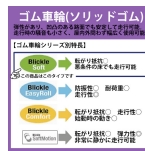
 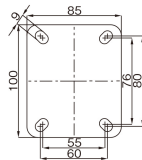


品番：EA986GA-1

品名：125mm キャスター(固定金具/リフトバー)



販売価格	5,800円(税抜) / 6,380円(税込)		
カタログ価格	5,800円(税抜) / 6,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 04:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		



静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅	125×37.5mm
全高	150mm	耐荷重	50kg(4km/h時)
耐熱温度	-25~80℃(60℃を超えると耐荷重が低下します。)	タイヤ硬度	50 ショアA
ボルト穴径	9mm	ボルト穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	材質	金具・リム: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: 軟質ゴム

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。

パンクしにくい車輪です。

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

プレート取付け型

代替品

品番	EA986JA-125
----	-------------



コメント 125x37.5mm/100kg サイズは同じです

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.