



品番 : EA986GA-13

品名 : 200mm キャスター(自在金具/ソフトラバード)

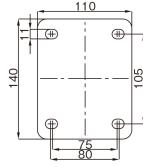

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,300円(税抜)／15,730円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 14,300円(税抜)／15,730円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/02/16 11:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1687ページ                      |      |   |

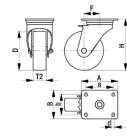

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

## 仕様

|         |                               |           |               |
|---------|-------------------------------|-----------|---------------|
| 仕様      | 自在車輪(ストッパー無し)                 | 車輪径×幅     | 200×50mm      |
| 全高      | 235mm                         | 耐荷重       | 100kg(4km/h時) |
| 耐熱温度    | -25~80°C(60°Cを超えると耐荷重が低下します。) | タイヤ硬度     | 50 ショアA       |
| ボルト穴径   | 11mm                          | ボルト穴間距離   | 105×75~80mm   |
| プレートサイズ | 140×110mm                     | 偏心(オフセット) | 65mm          |
| 材質      | 金具:スチール<br>車輪:軟質ゴム            |           |               |

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。

エアー入りゴム製車輪の次にパンクしにくい車輪です。

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

プレート取付け型

代替品



品番 EA986JB-200  
コメント 200x50mm/205kg サイズは同じです

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.