



品番：EA986GA-160

品名：160mm キャスター(固定金具)

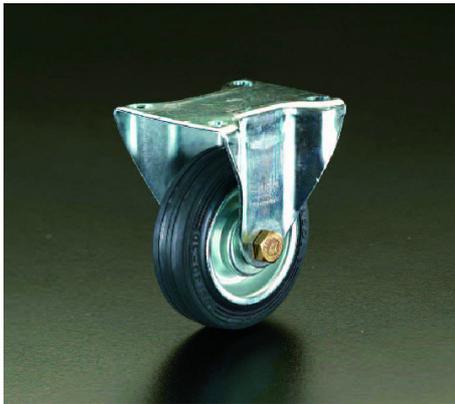

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,080円(税抜) / 9,988円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,080円(税抜) / 9,988円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/03/12 19:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1690ページ | | |

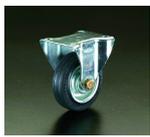

Rolling resistance (転抵抗)
 ●●●● Good
 Operating noise (静音性)
 ●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Very good

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 【ゴム車輪のメリット】
 ●●●● 転抵抗が低い
 ●●●● 静音性が高い
 ●●●● 床面保護に優れている
 ●●●● 衝撃に強い

ローラーベアリング
 ローラーベアリングは丈夫で
 転抵抗が低い、静音性が高い
 の他に少ないスペースが必要
 です。
 ローラーベアリングは着脱用キャスターの中で
 は最優です。
 ローラーベアリングは入力で回転し、スロウ
 ショアリスが入っています。

硬度 騒音 転抵抗
 D B C

始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

| | | | |
|-------|----------------------------------|-----|--|
| 仕様 | 固定 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:二層式ソリッドゴム |
| 車輪径×幅 | 160×40mm | 全高 | 195mm |
| 耐熱温度 | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。) | 耐荷重 | 225kg (4km/h時) |
| タイヤ硬度 | 65 ショアA | | |

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリッドゴムより耐荷重に優れています

始動時の動きが良く、地面を転がる際の抵抗も少ないのでスムーズな走行が可能です

リムはプレス鋼板製で頑丈。衝撃・衝突負荷に強い耐性があります

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

プレート取付け型

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.