
 
 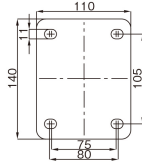


品番：EA986GA-2

品名：160mm キャスター(固定金具/リフトバー)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,870円(税抜) / 9,757円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,870円(税抜) / 9,757円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/06/23 13:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1687ページ | | |



静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

| | | | |
|---------|-----------------------------|---------|--|
| 仕様 | 固定車輪 | 車輪径×幅 | 160×40mm |
| 全高 | 195mm | 耐荷重 | 70kg(4km/h時) |
| 耐熱温度 | -25~80℃(60℃を超えると耐荷重が低下します。) | タイヤ硬度 | 50 ショアA |
| ボルト穴径 | 11mm | ボルト穴間距離 | 105×75~80mm |
| プレートサイズ | 140×110mm | 材質 | 金具・リム: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: 軟質ゴム |

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。

パンクしにくい車輪です。

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

プレート取付け型

代替品

| | |
|----|-------------|
| 品番 | EA986HA-160 |
|----|-------------|



コメント 違い:タイヤ硬度、耐荷重など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.