



品番：EA986GA-200

品名：200mm キャスター(固定金具)

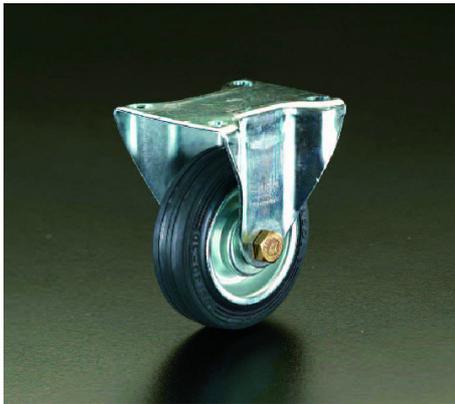

販売価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/12 17:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		

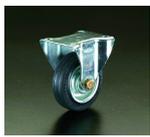

Rolling resistance (転抵抗)
 ●●●● Good
 Operating noise (静音性)
 ●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Very good

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 滑り止まり、転倒防止効果があるため、歩行時や作業時にも安心してご利用いただけます。
 【ゴム車輪のメリット】
 ●●●● 転倒防止効果
 ●●●● 歩行時・作業時にも安心してご利用いただけます。
 ●●●● 転倒防止効果
 ●●●● 歩行時・作業時にも安心してご利用いただけます。

ローラーベアリング
 ローラーベアリングは丈夫で、転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します。また、ソリッドゴムの車輪に比べて、歩行時・作業時にも安心してご利用いただけます。
 ローラーベアリングは、車輪の中心部に設置されています。また、ソリッドゴムの車輪に比べて、歩行時・作業時にも安心してご利用いただけます。

硬度 騒音 転抵抗
 D B C

始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

仕様	固定	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:二層式ソリッドゴム
車輪径×幅	200×50mm	全高	235mm
耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	耐荷重	350kg (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリッドゴムより耐荷重に優れています

始動時の動きが良く、地面を転がる際の抵抗も少ないのでスムーズな走行が可能です

リムはプレス鋼板製で頑丈。衝撃・衝突負荷に強い耐性があります

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

プレート取付け型

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.