

品番：EA986GA-21


品名：125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー)



販売価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/19 12:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
 ■■■ Good
 Operating noise (静音性)
 ■■■ Excellent
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■ Excellent

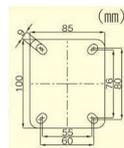

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	材質	金具: スチール、車輪: 軟質ゴム
車輪径×幅	125×37.5mm	全高	150mm
耐熱温度	-25~80°C(+60°Cを超えると耐荷重が低下します)	耐荷重(kg)	50(4km/h走行時)

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。

エア入りゴム製車輪の次にパンクしにくい車輪です。

プレート取付け型

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

代替品

	品番	EA986JB-3
	コメント	125x37.5mm/100kg サイズ は同じです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.