

品番：EA986GA-22


品名：160mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソトラバー)



販売価格	17,300円(税抜) / 19,030円(税込)		
カタログ価格	17,300円(税抜) / 19,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/09/19 12:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
 ■■■■■ Good
 Operating noise (静音性)
 ■■■■■ Excellent
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■■■ Excellent

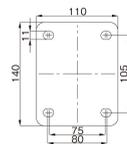

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	材質	金具: スチール、車輪: 軟質ゴム
車輪径×幅	160×40mm	全高	195mm
耐熱温度	-25~80℃(+60℃を超えると耐荷重が低下します)	耐荷重(kg)	70(4km/h走行時)

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。

エア入りゴム製車輪の次にパンクしにくい車輪です。

プレート取付け型

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

代替品

	<p>品番 EA986GA-12</p> <p>コメント 同サイズ/ストッパーなし</p>
--	---



品番 EA986GA-21
コメント 車輪サイズ違い/125x37.5mm



品番 EA986GA-23
コメント 車輪サイズ違い/200x50mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.