


品番：EA986GC-100

品名：100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

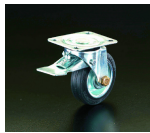

販売価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 22:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転抵抗)
 ●●● Good
 ●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●● Very good

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 摩耗が少なく、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ●●● Good 転がり抵抗が低く、走行性が向上します。
 ●●● Very good 静音性、耐用性、操作性、操作性が向上します。
 ●●● Very good 転がり抵抗、操作性、耐用性が向上します。

ローラーベアリング
 ローラーベアリングは、従来のボールベアリングよりも、径の大きいボールを径の小さいスリーブが必要となります。
 ローラーベアリングは、径の大きいボールを径の小さいスリーブの中に組み込みます。スロッシングライブラリースが組み込まれています。

硬度 騒音 転抵抗
 D B C

硬度	騒音	転抵抗
D	B	C

性能比較表
 各種性能の比較表が掲載されています。

始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

仕様	自在前ストッパー付	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 二層式ソリッドゴム
車輪径×幅	100×30mm	全高	125mm
耐熱温度	-25~80℃	耐荷重	100kg (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリッドゴムより耐荷重に優れています

始動時の動きが良く、地面を転がる際の抵抗も少ないのでスムーズな走行が可能です

リムはプレス鋼板製で頑丈。衝撃・衝突負荷に強い耐性があります

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

