


品番：EA986GC-125

品名：125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

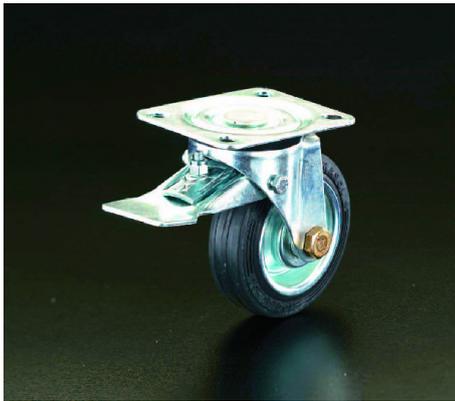

販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/25 18:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
●●● Good  
●●● Very good

Operating noise (静音性)  
●●● Very good

Floor surface preservation (床面保護)  
●●● Very good



硬度	騒音	転がり抵抗
D	B	C



始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

仕様	自在前ストッパー付	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 二層式ソリッドゴム
車輪径×幅	125×37.5mm	全高	150mm
耐熱温度	-25~80℃	耐荷重	120kg (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリッドゴムより耐荷重に優れています

始動時の動きが良く、地面を転がる際の抵抗も少ないのでスムーズな走行が可能です

リムはプレス鋼板製で頑丈。衝撃・衝突負荷に強い耐性があります

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

