


品番 : EA986GE-100

品名 : 100mm キャスター(自在金具・差込型)

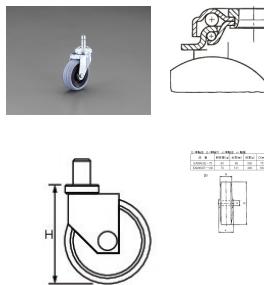

販売価格	3,480円(税抜) / 3,828円(税込)		
カタログ価格	3,480円(税抜) / 3,828円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/17 05:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



耐荷重
70kg



硬度	騒音	転抵抗
C	C	B



リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	φ100×25
取付高(H)mm	121	耐荷重(kg)	70 (3km/h時)
固定ピンサイズ	φ11×30.5mm	重量(g)	403
耐熱温度	-20~60°C (30°C以上では耐荷重が減少します。)	タイヤ硬度	80 ショアA
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム		

ボールベアリング

差込み型

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

タイヤは床に跡が付きにくくなっています。

軽荷重タイプ

代替品



品番 EA986GF-100
コメント M10x30mm ねじ式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.