
 


品番：EA986GE-75

品名：75mm キャスター(自在金具・差込型)

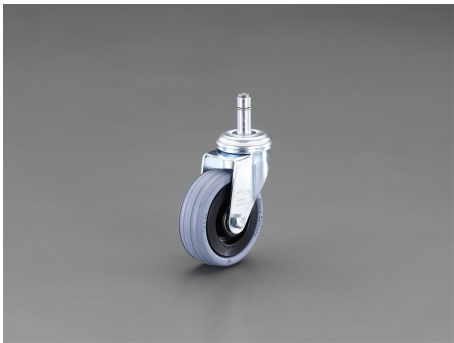

販売価格	2,980円(税抜)／3,278円(税込)		
カタログ価格	2,980円(税抜)／3,278円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/15 00:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転抵抗)
●●●●● Very good

Operating noise (静音性)
●●●● Satisfactory

Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Very good

耐荷重
60kg





硬度	騒音	転抵抗
C	C	B



リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	固定ピンサイズ	φ11×30.5mm
材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム	耐熱温度	-20～60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
車輪径×幅(mm)	75×25	取付高(H)mm	98
耐荷重(kg)	60 (3km/h時)	タイヤ硬度	80 ショアA
重量(g)	314		
ボールベアリング			
差込み型			
リムは耐衝撃性のあるナイロン6製			
自在旋回部にボールベアリング仕様の自在取付け金具			
オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。			

軽荷重タイプ

代替品



品番 EA986GF-75
コメント M10x30mm ねじ式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.