 

 


品番：EA986GF-13

品名：100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

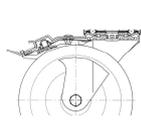

販売価格	4,340円(税抜) / 4,774円(税込)		
カタログ価格	4,340円(税抜) / 4,774円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/26 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		



リムは衝撃に強いナイロン製

### 仕様

仕様	自在後ストッパー付	耐荷重	70kg (3km/h時)
車輪径×幅	φ100×25mm	取付高(H)	121mm
偏心(オフセット)	33mm	ねじサイズ	M10×30mm
ねじピッチ	1.5	重量	426g
耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では耐荷重が減少します。)	タイヤ硬度	80 ショアA
材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム		

ボールベアリング

ねじ取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

タイヤは床に跡が付きにくくなっています。

軽荷重タイプ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.