

品番：EA986GG-22


品名：75mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)



販売価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
カタログ価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)  
●●●● Good  
Operating noise (静音性)  
●●●● Very good  
Floor surface preservation (床面保護)  
●●●● Very good

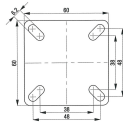

導電性仕様の金具付キャスター

### 仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	車輪径×幅	75×25mm
耐荷重	45kg(3km/h時)	全高	100mm
重量	0.351kg	耐熱温度	-20~60℃(+30℃を超えると耐荷重が低下します。)
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ)、 車輪:ソリッドラバー	ボルト穴径	6.2mm
ボールベアリング			
プレート取付け型			
リムは導電性のあるポリプロピレン製			
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具			
軽荷重タイプ			
油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

