 



品番：EA986GL-2

品名：125mm キャスター(固定金具/耐熱)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,670円(税抜) / 7,337円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,670円(税抜) / 7,337円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/09 06:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1688ページ | | |

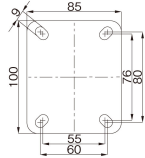

耐熱性に優れています

仕様

| | | | |
|---------|---|---------|--------------|
| 仕様 | 固定車輪 | 車輪径×幅 | 125mm×37.5mm |
| 全高 | 150mm | ボルト穴径 | 9mm |
| ボルト穴間距離 | 80×60mm | プレートサイズ | 100×85mm |
| 耐熱温度 | -25℃~200℃ | タイヤ硬度 | 80ショアA |
| 耐荷重 | 90kg | 重量 | 約0.9kg |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:耐熱ソリッドゴム リム:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) | | |

ローラーベアリング

タイヤ部分が高耐熱のソリッドゴムでできており、走行時の音が静かで床を傷めにくい。

多くの腐食性物質には耐薬品性がありますが、油が付着する環境には向きません。

高耐熱ゴムは弾性が高いため、タイヤが少し平らになっても、荷物を載せたまま動かし始めると元の形に戻りやすい。

高温で使うと表面の色やツヤが少し変わることがありますが、サビを防ぐ性能は落ちません。

プレート取付け型

軽荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.