

品番 : EA986GL-23


品名 : 160mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)



販売価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
カタログ価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 14:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



Rolling resistance (転滾抵抗)
■ Satisfactory
Operating noise (静音性)
■ Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■ Very good

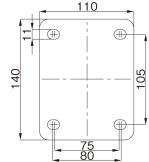

耐熱性に優れています

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	耐熱温度	-25°C~200°C
材質	金具:スチール、 車輪:耐熱ソリッドゴム	車輪径×幅	160×40mm
全高	195mm	耐荷重(kg)	120
プレート取付け型			
軽荷重タイプ			
ローラーベアリング			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.