



品番：EA986GL-23

品名：160mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)

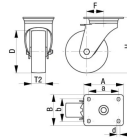

販売価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
カタログ価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 23:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		

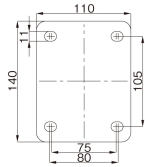

耐熱性に優れています

### 仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	車輪径×幅	160×40mm
全高	195mm	偏心(オフセット)	60mm
ボルト穴径	11mm	ボルト穴間距離	105×75~80mm
プレートサイズ	140×110mm	耐熱温度	-25℃~200℃
タイヤ硬度	80ショアA	耐荷重	120kg
重量	約2.9kg	材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: 耐熱ソリッドゴム

#### ローラーベアリング

タイヤ部分が高耐熱のソリッドゴムでできており、走行時の音が静かで床を傷めにくい。

多くの腐食性物質には耐薬品性がありますが、油が付着する環境には向きません。

高耐熱ゴムは弾性が高いため、タイヤが少し平らになっても、荷物を載せたまま動かし始めると元の形に戻りやすい。

高温で使うと表面の色やツヤが少し変わることがありますが、サビを防ぐ性能は落ちません。

#### プレート取付け型

#### 軽荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.