


品番 : EA986GP-12

品名 : 125mm キャスター(自在金具)



販売価格	7,050円(税抜) / 7,755円(税込)		
カタログ価格	7,050円(税抜) / 7,755円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 20:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		

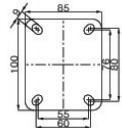

柔らかいゴムで走行音が静かなキャスターです。

### 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	材質	金具:スチール 車輪:ソフトゴム
車輪径×幅	125×40mm	全高	150mm
耐熱温度	-25~80°C	耐荷重	150kg
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能			
車輪は柔らかく高い弾力性があり、走行時は非常に静かです			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.