



品番：EA986GP-12

品名：125mm キャスター(自在金具)

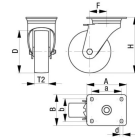

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,050円(税抜) / 7,755円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,050円(税抜) / 7,755円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/23 23:21現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1689ページ                      |      |   |

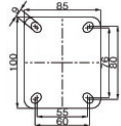

柔らかいゴムで走行音が静かなキャスターです。

### 仕様

|         |               |           |  |
|---------|---------------|-----------|--|
| 仕様      | 自在車輪(ストッパー無し) | 車輪径×幅     | 125×40mm                                     |
| 全高      | 150mm         | 偏心(オフセット) | 38mm   |
| ボルト穴径   | 9mm           | ボルト穴間距離   | 80×60mm                                      |
| プレートサイズ | 100×85mm      | 耐熱温度      | -25~80°C (35°Cを超えると負荷容量が減少)                  |
| タイヤ硬度   | 55ショアA        | 耐荷重       | 150kg(4km/h)                                 |
| 重量      | 約900g         | 材質        | 金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)<br>車輪: ソフトゴム |

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

車輪は柔らかく高い弾力性があり、走行時は非常に静かです

油類を除き多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。

合成糸ガード付き

プレート取付け型

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.