

品番 : EA986GP-21


品名 : 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)



販売価格	8,220円(税抜) / 9,042円(税込)		
カタログ価格	8,220円(税抜) / 9,042円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 02:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



耐荷重  
150kg

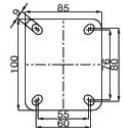

柔らかいゴムで走行音が静かなキャスターです。

### 仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	材質	金具:スチール 車輪:ソフトゴム
車輪径×幅	100×40mm	全高	125mm
耐熱温度	-25~80°C	耐荷重	150kg
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能			
車輪は柔らかく高い弾力性があり、走行時は非常に静かです			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.