

品番：EA986GR-75

品名：75mm キャスター(自在金具・ツインホイール)




販売価格	4,030円(税抜) / 4,433円(税込)		
カタログ価格	4,030円(税抜) / 4,433円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/09 07:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
■●●●●● Excellent
Operating noise (静音性)
■●●●● Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■●●●● Satisfactory



硬度 騒音 転がり抵抗
A E A

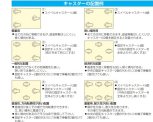

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	75×(23×2)
全高(mm)	101	耐荷重(kg)	100
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	459	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

プレーンベアリング

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

ホイールは耐衝撃性があるナイロン6製

軽荷重タイプ

代替品

品番	EA986GN-75
コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.