


品番：EA986GS-50

品名：50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)



販売価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
カタログ価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/22 11:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		

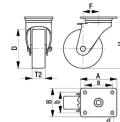

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

### 仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	50×(18×2)mm
全高	71mm	偏心(オフセット)	31mm
ボルト穴間距離	48(38)×48(38)mm	プレートサイズ	60×60mm
耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	70 ショアD
耐荷重	80kg(3km/h時)	重量	286g
材質	金具:スチール (プレス加工鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ナイロン6		

### プレーンベアリング

自在旋回部にボールベアリング仕様の自在取付け金具


ホイールは耐衝撃性があるナイロン6製

多くの腐食性物質に対し、耐薬品性があります。

### プレス式回転ヘッド

軽荷重タイプ

代替品

	<p>品番 EA986GN-1</p> <p>コメント</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.