

品番：EA986GS-75

品名：75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)




販売価格	5,370円(税抜) / 5,907円(税込)		
カタログ価格	5,370円(税抜) / 5,907円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/09 19:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
■●●●● Excellent
Operating noise (静音性)
■●●●● Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■●●●● Satisfactory



硬度	騒音	転がり抵抗
A	E	A

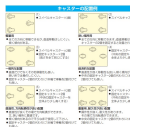

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	75×(23×2)
全高(mm)	101	耐荷重(kg)	100
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	531	材質	本体:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

プレーンベアリング

自在旋回部にボールベアリング仕様の自在取付け金具

ホイールは耐衝撃性があるナイロン6製

軽荷重タイプ

代替品

--	--



品番 EA986GN-2

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.