

品番：EA986GV-2

品名：75mm キャスター(固定金具)



販売価格	2,300円(税抜)／2,530円(税込)		
カタログ価格	2,300円(税抜)／2,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/13 03:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)

●●●●● Very good

Operating noise (静音性)

●●●● Good


Floor surface preservation (床面保護)

●●●● Good

耐荷重

75kg



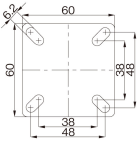

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	固定車輪	耐熱温度	-20～60℃
材質	金具:スチール、 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)	車輪径×幅	75×25mm
全高	100mm	耐荷重(kg)	75
ボールベアリング			
プレート取付け型			
軽荷重タイプ			

代替品

	品番EA986GG-75 コメント75x25mm/60kg 全高は同じです
---	---

