

品番：EA986H-14


品名：150mm キャスター(自在金具付)



販売価格	8,620円(税抜) / 9,482円(税込)		
カタログ価格	8,620円(税抜) / 9,482円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/09 01:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1736ページ		



Rolling resistance (転回抵抗)  
■ 満足 Satisfactory  
Operating noise (騒音性)  
■ 非常に良い Very good  
Floor surface preservation (床面保護)  
■ 非常に良い Very good

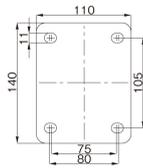

リムは頑丈なスチール製

### 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	耐熱温度	-25~80℃
材質	金具:スチール、 車輪:ソリッドゴム	車輪径×幅	150×40mm
全高	190mm	耐荷重(kg)	135
軸径	20mm	ボス幅	60mm
ローラーベアリング			
プレート取付け型			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.