

品番 : EA986H-15

品名 : 200mm キャスター(自在金具付)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,750円(税抜) / 10,725円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,750円(税抜) / 10,725円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/02/07 19:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1688ページ | | |



Rolling resistance (転滾抵抗)
■ Satisfactory
Operating noise (静音性)
■ Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■ Very good

耐荷重
205kg

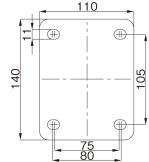

リムは頑丈なスチール製

仕様

| | | | |
|----|-------------------|---------|----------|
| 仕様 | 自在車輪(ストッパー無し) | 耐熱温度 | -25~80°C |
| 材質 | 金具:スチール、車輪:ソリッドゴム | 車輪径×幅 | 200×50mm |
| 全高 | 235mm | 耐荷重(kg) | 205 |
| 軸径 | 20mm | ボス幅 | 60mm |
| | | | |

ローラーベアリング

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.