

品番：EA986H-2


品名：100mm キャスター(固定金具)



販売価格	4,530円(税抜) / 4,983円(税込)		
カタログ価格	4,530円(税抜) / 4,983円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/23 22:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1736ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
■□□□ Satisfactory
Operating noise (騒音性)
■□□□ Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■□□□ Very good

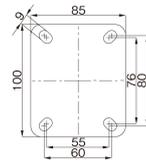

リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	固定車輪	耐熱温度	-25~80℃
材質	金具:スチール、 車輪:ソリッドゴム	車輪径×幅	100×30mm
全高	125mm	耐荷重(kg)	70
軸径	12mm	ボス幅	45mm
ローラーベアリング			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.