



品番：EA986H-22

品名：100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

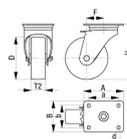

販売価格	6,710円(税抜) / 7,381円(税込)		
カタログ価格	6,710円(税抜) / 7,381円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/25 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		

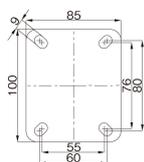

リムは頑丈なスチール製

### 仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	100×30mm
全高	125mm	ボルト穴径	9mm
ボルト穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-25~80℃(60℃以上で負荷容量が低下)	タイヤ硬度	80ショアA
耐荷重	70kg(4km/h)	重量	約1kg
材質	金具:スチール 車輪:ソリッドゴム		

#### ローラーベアリング

ホイールリムは環境にやさしいクロムフリーの亜鉛メッキが施されています。

油類を除く多くの腐食性物質に対して耐性があり、幅広い環境で使用可能です。

走行時の騒音が小さく、床面を傷つけにくい。

#### プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.