

品番 : EA986H-22

品名 : 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)




販売価格	6,710円(税抜) / 7,381円(税込)		
カタログ価格	6,710円(税抜) / 7,381円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/07 18:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



Rolling resistance (転滾抵抗)  
■ Satisfactory  
Operating noise (静音性)  
■ Very good  
Floor surface preservation (床面保護)  
■ Very good

耐荷重  
70kg

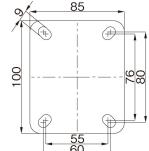

リムは頑丈なスチール製

### 仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	耐熱温度	-25~80°C
材質	金具:スチール、車輪:ソリッドゴム	車輪径×幅	100×30mm
全高	125mm	耐荷重(kg)	70
軸径	12mm	ボス幅	45mm

ローラーベアリング

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.