

品番 : EA986H-3

品名 : 125mm キャスター(固定金具)




販売価格	4,870円(税抜) / 5,357円(税込)		
カタログ価格	4,870円(税抜) / 5,357円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/07 17:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



Rolling resistance (転滾抵抗)
■ Satisfactory
Operating noise (静音性)
■ Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■ Very good

耐荷重
100kg

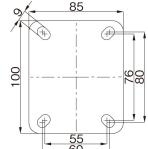

リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	固定車輪	耐熱温度	-25~80°C
材質	金具:スチール、車輪:ソリッドゴム	車輪径×幅	125×37.5mm
全高	150mm	耐荷重(kg)	100
軸径	12mm	ボス幅	45mm
ローラーベアリング			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.