

品番 : EA986H-4


品名 : 150mm キャスター(固定金具)



販売価格	7,460円(税抜) / 8,206円(税込)		
カタログ価格	7,460円(税抜) / 8,206円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/07 18:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



Rolling resistance (転滾抵抗)  
■■□□ Satisfactory  
Operating noise (静音性)  
■■■■ Very good  
Floor surface preservation (床面保護)  
■■■■ Very good

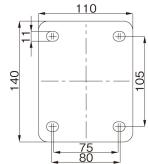

リムは頑丈なスチール製

### 仕様

仕様	固定車輪	耐熱温度	-25~80°C
材質	金具:スチール、車輪:ソリッドゴム	車輪径×幅	150×40mm
全高	190mm	耐荷重(kg)	135
軸径	20mm	ボス幅	60mm

ローラーベアリング

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.