
 
 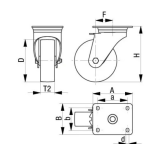


品番：EA986HB-125

品名：125mm キャスター(自在金具)



販売価格	6,930円(税抜) / 7,623円(税込)		
カタログ価格	6,930円(税抜) / 7,623円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 15:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	125×37.5mm
全高	150mm	偏心(オフセット)	38mm
ボルト穴径	9mm	ボルト穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐荷重	100kg(4km/h)
重量	1285g	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム

油類を除く多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具


プレート取付け型

ローラーベアリング

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

代替品

	<p>品番 EA986H-13</p> <p>コメント</p>
---	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.