 


品番：EA986HC-125

品名：125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,630円(税抜) / 10,593円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,630円(税抜) / 10,593円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/03/25 09:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1689ページ | | |



Rolling resistance (転抵抗)
 ■■■ Satisfactory
 Operating noise (騒音性)
 ■■■ Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■ Very good



硬度 騒音 転抵抗
 C C D

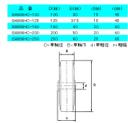

リムは頑丈なスチール製

仕様

| | | | |
|--------|-----------|-----------|---|
| 仕様 | 自在前ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 125×37.5 |
| 全高(mm) | 150 | 耐荷重(kg) | 100 (4km/h時) |
| タイヤ硬度 | 80 ショアA | 耐熱温度 | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 1,440 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム |

| | |
|---------------------------|--|
| ローラーベアリング | |
| プレート取付け型 | |
| 自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |
| 中荷重タイプ | |

代替品

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



品番 EA986JC-125

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.