
 
 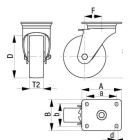
 


品番：EA986HC-250

品名：250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	23,300円(税抜) / 25,630円(税込)		
カタログ価格	23,300円(税抜) / 25,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 16:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅	250×60mm
全高	295mm	偏心(オフセット)	77mm
ボルト穴径	11mm	ボルト穴間距離	105×75~80mm
プレートサイズ	140×110mm	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐荷重	295kg(4km/h)
重量	6525g	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム

油類を除く多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

ローラーベアリング

中荷重タイプ

車輪の回転と旋回の両方をペダル1つで同時にロックすることができます。

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.