


品番：EA986HE-200

品名：200mm キャスター(固定金具)

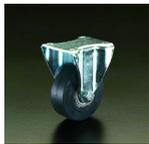

販売価格	21,900円(税抜) / 24,090円(税込)		
カタログ価格	21,900円(税抜) / 24,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/25 14:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Very good



硬度	騒音	転がり抵抗
D	B	B

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 摩耗に強く、凹凸受も吸収する弾力性のあるソリッドゴムの車輪です。
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ● 転がり抵抗: 転がり抵抗が低く、走行性が優れています。
 ● 静音性: 静音性に優れています。
 ● 床面保護: 床面を保護します。
 ● 耐衝撃性: 耐衝撃性に優れています。
 ● 耐熱性: 耐熱性に優れています。

ボールベアリング
 ボールベアリングは摩擦を減らし、ハイスピードでの使用に適しています。目に見える損傷による故障を防ぎ、寿命を延ばします。
 スターボールの付いたハブとレースの間に潤滑油を塗布し、潤滑油が劣化しないようにロングライフグリスが注入されています。潤滑油の量は調整可能です。

車輪 転がり抵抗の比較について
 転がり抵抗は、車輪が地面を転がる際の摩擦を指します。転がり抵抗が低いほど、走行性が優れ、省エネルギーになります。

車輪 騒音の比較について
 騒音は、車輪が地面を転がる際に発生する音です。騒音が低いほど、静音性に優れます。

車輪 床面保護の比較について
 床面保護は、車輪が地面を転がる際に床面に与えるダメージを指します。床面保護が優れているほど、床面の寿命が延びます。

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	600 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,358	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

プレート取付け型

ボールベアリング

重荷重タイプ

代替品

--	--



品番 EA986JD-200

コメント 200x50mm/450kg 全高245mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.