


品番：EA986HE-62

品名：125mm キャスター(自在金具)





販売価格	8,450円(税抜) / 9,295円(税込)		
カタログ価格	8,450円(税抜) / 9,295円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 09:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		

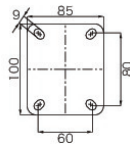

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 摩耗が少なく、凹凸のある床面でも安定した走行が可能です。
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ● 軽荷付車輪でも走行可能
 ● 耐熱性、耐油性、耐薬品性
 ● 軽荷付車輪、車行速く、騒音低減
 ● 耐荷重、耐衝撃、耐摩耗、耐老化、耐腐食に優れています。

ボールベアリング
 ボールベアリングは摩擦を減らし、ハイスピードでの走行を可能にします。また、衝撃に強い構造で、形状も安定した走行を実現しています。
 ● スチールボールの付着防止
 ● スチールボールの付着防止
 ● スチールボールの付着防止

車輪径	車輪幅	耐荷重	材質
125	37	150	ナイロン6

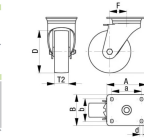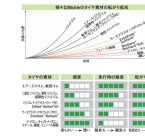

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	125×37mm
全高	150mm	取付穴径	9mm
ボルト穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	65ショアA
耐荷重	150kg	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム センター:ナイロン6

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。

見た目が鮮やかで清潔感があるだけでなく、床にタイヤの跡をつけないノンマーキング仕様です。

ボールベアリング

プレート取付け型

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

代替品

--	--



品番 EA986GP-12

コメント 125x40mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.