


品番：EA986HE-72

品名：125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)





販売価格	8,450円(税抜) / 9,295円(税込)		
カタログ価格	8,450円(税抜) / 9,295円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 09:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		

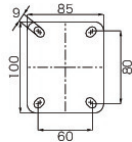

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 摩耗が少なく、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ● 軽荷付車輪でも走行可能
 ● 耐熱性、耐寒性、耐油性、耐薬品性
 ● 軽荷付車輪、車輪径、車輪幅、車輪形状、車輪素材、車輪色、車輪形状、車輪素材、車輪色、車輪形状、車輪素材、車輪色

ボールベアリング
 ボールベアリングは摩擦を減らし、ハイスピードでの走行が可能です。
 スチールボールの代わりにセラミックスのボールを使用し、重量が非常に軽く、ロングライフが実現されています。

車輪の材質
 ● 車輪の材質は、用途に応じて選択してください。
 ● 車輪の材質は、用途に応じて選択してください。

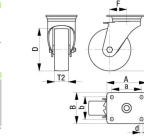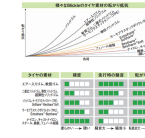

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	125×37mm
全高	150mm	取付穴径	9mm
ボルト穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	65ショアA
耐荷重	150kg	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム センター:ナイロン6

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。

見た目が鮮やかで清潔感があるだけでなく、床にタイヤの跡をつけないノンマーキング仕様です。

ブレーキ付き
 足元でガチッと踏めば、車輪も首振りも止まって動きません。


ボールベアリング

プレート取付け型

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

代替品

	<p>品番 EA986GP-22 コメント 125x40mm</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.