

 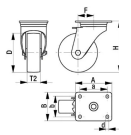


品番：EA986HF-125

品名：125mm キャスター(自在金具)

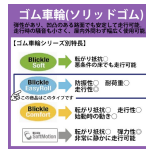

販売価格	23,400円(税抜) / 25,740円(税込)		
カタログ価格	23,400円(税抜) / 25,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/24 00:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	125×53mm
全高	170mm	偏心(オフセット)	55mm
ボルト穴径	11mm	ボルト穴間距離	105×75~80mm
プレートサイズ	140×110mm	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐荷重	320kg(4km/h時)
重量	3260g	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

油脂類を除き、多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。

自在旋回部内がボールベアリング仕様の自在取付け金具


プレート取付け型

ボールベアリング

重荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

代替品

 A black rubber wheel with a silver metal housing and a ball bearing. The housing has a square top with a central hole and a small tab on the side.	<p>品番 EA986HJ-12</p> <p>コメント 125x40mm/320kg 前フレキ付</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.