


品番：EA986HF-125

品名：125mm キャスター(自在金具)

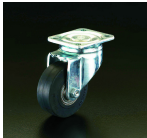

販売価格	23,400円(税抜)／25,740円(税込)		
カタログ価格	23,400円(税抜)／25,740円(税込)		
在庫数	最新在庫：2（2026/02/08 01:40現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



硬度	騒音	転抵抗
D	B	B
Rolling resistance (転抵抗) ■ Very good		
Operating noise (騒音性) ■ Very good		
Floor surface preservation (床面保護) ■ Very good		



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	125×53
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	320 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25～80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,260	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製			
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します			
自在旋回部内がボールベアリング仕様の自在取付け金具			
プレート取付け型			
ボールベアリング			
重荷重タイプ			

代替品

	<p>品番 EA986HJ-12</p> <p>コメント 125x40mm/320kg 前ブレーキ付</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.