 



品番：EA986HG-220

品名：220mm キャスター(固定金具・空気入車輪)



販売価格	16,300円(税抜) / 17,930円(税込)		
カタログ価格	16,300円(税抜) / 17,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 09:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		

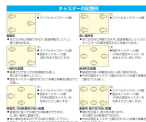

高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	220×65mm
全高	260mm	取付穴径	11mm
取付穴間距離	105×75~80mm	プレートサイズ	140×110mm
耐熱温度	-25~50℃	タイヤ硬度	60ショアA
耐荷重	100kg(4km/h)	重量	2410g
材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:エアー入りゴム		

- 車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
- エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります
- 地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能
- 油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
- プレート取付け型
- 中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.