
 


品番：EA986HH-1

品名：200mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

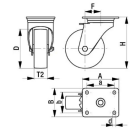

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 23,800円(税抜) / 26,180円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 23,800円(税抜) / 26,180円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/06/24 00:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1694ページ                      |      |   |



高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

### 仕様

|         |           |           |  |
|---------|-----------|-----------|--|
| 仕様      | 自在前ストッパー付 | 車輪径×幅     | 200×50mm   |
| 全高      | 235mm     | 偏心(オフセット) | 63mm   |
| 取付穴径    | 11mm      | 取付穴間距離    | 105×75~80mm                                      |
| プレートサイズ | 140×110mm | 耐熱温度      | -25~50℃  |
| タイヤ硬度   | 60シヨアA    | 耐荷重       | 75kg(4km/h)                                      |
| 重量      | 3115g     | 材質        | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ<br>三価クロメート仕上げ)<br>車輪:エアー入りゴム |

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています

エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

プレート取付け型

中荷重タイプ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.