


品番：EA986HJ-3

品名：160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

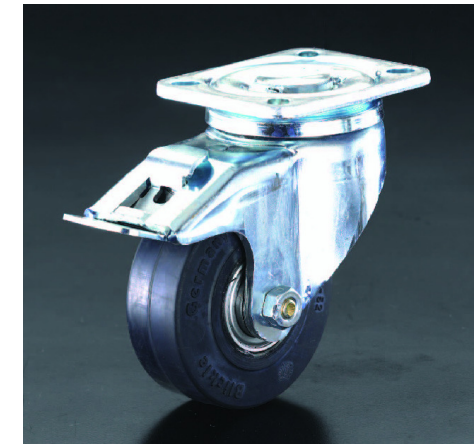

販売価格	33,800円(税抜)／ 37,180円(税込)			
カタログ価格	33,800円(税抜)／37,180円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 10:54現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Very good
Floor surface preservation (床面保護)
Very good

耐荷重
450kg



硬度	騒音	転抵抗
D	B	B

 
ゴム車輪(ソリッドゴム)

【ゴム車輪シリーズの特徴】

- 転抵抗: 転抵抗が低く、走行性が優れています。
- 静音性: 静音性に優れています。
- 床面保護: 床面を保護します。

ボールベアリング

ボールベアリングは、高速回転、高負荷、高精度での使用に適しています。また、転抵抗が低く、静音性に優れています。



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	160×50
全高(mm)	202	軸幅	60mm
耐荷重(kg)	450 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25～80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	4,680
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム		
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します			
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています			
ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.